


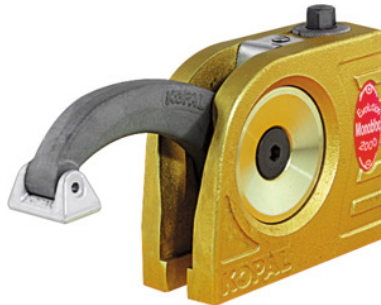

## Kompaktspanner Monobloc, Ausladung A: 62mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	370150 62
GTIN	4045197312884
Artikelklasse	39K

### Beschreibung

**Ausführung:**

Kompaktspanner für senkrechtes Drücken

**Sonderzubehör:**

**Siehe Nr. 370350 – 370560.**

**Hinweis:**

Befestigungsschrauben Nr. 370450 – 370470 nicht im Lieferumfang.

### Technische Beschreibung

Spannhöhe S	-8 - 102 mm
Ausladung A	62 mm
maximale Spannkraft	12 kN
Höhe H	89 mm
Breite B	40 mm
Länge L	108 mm
maximales Drehmoment	80 Nm
Serie	monobloc

Produktart

Kompaktspanner

---

**Zubehör**Spannschlüssel SW 11 für Monobloc, Duo und  
Kettenspannwerkzeug

370350