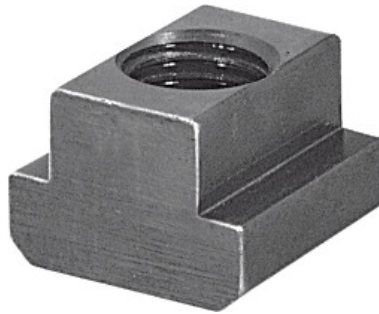


**T-Nutenstein, M8, für T-Nuten-Nennmaß: 12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	370520 12
GTIN	4020772140304
Artikelklasse	35A

**Beschreibung****Verwendung:**

Zur Kombination mit Stiftschrauben nach Norm.

**Norm:**

**DIN 508**

**Werkstoff:**

Vergütungsstahl, Festigkeit 10.

**Hinweis:**

Volle Belastbarkeit nur bei Verschraubung über die **gesamte** Gewindelänge.

**Technische Beschreibung**

T-Nuten-Nennmaß	12 mm
Steinhöhe	14 mm
Länge	18 mm
Breite e	18 mm
Höhe k	7 mm
Breite a	11,7 mm

Typ	508
Norm	DIN 508
Gewindegröße	M8
mit Gewinde	ja
Material	Vergütungsstahl
Festigkeitsklasse	10
Produktart	Nutenstein