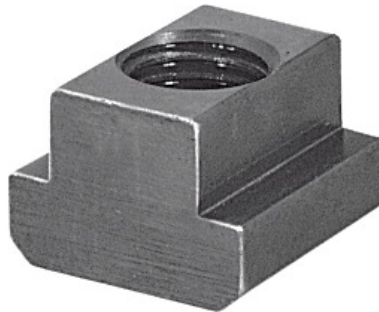


**T-Nutenstein, M10, für T-Nuten-Nennmaß: 12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	370530 12
GTIN	4020772080037
Artikelklasse	35A

Beschreibung**Verwendung:**

Zur Kombination mit Stiftschrauben nach Norm.

Norm:

DIN 508

Werkstoff:

Vergütungsstahl, Festigkeit 10.

Hinweis:

Volle Belastbarkeit nur bei Verschraubung über die **gesamte** Gewindelänge.

Technische Beschreibung

Höhe k	7 mm
Breite e	18 mm
Länge	18 mm
Steinhöhe	14 mm
T-Nuten-Nennmaß	12 mm
Breite a	11,7 mm

Typ	508
Norm	DIN 508
Gewindegröße	M10
mit Gewinde	ja
Material	Vergütungsstahl
Festigkeitsklasse	10
Produktart	Nutenstein