


Kroepelin
Längenmesstechnik

Außen-Schnelltaster mit Uhr, Messbereich: 0-50 mm

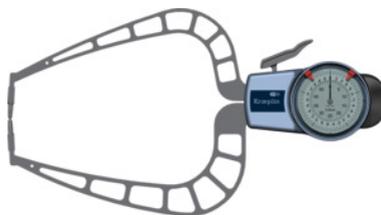

Bestelldaten

Bestellnummer	438550 0-50
GTIN	2050001036766
Artikelklasse	46Q

Beschreibung

Ausführung:

1 fester und 1 beweglicher Tastarm mit HM-Kugelmessauflagen. Der Ausschlag des beweglichen Tastarmes wird auf die Messuhr übertragen. Das Messergebnis kann direkt abgelesen werden.

Schutzart **IP65**.

Verwendung:

Zum schnellen Messen von Außennuten, Wandstärken, Blechen, Rohrwandungen, Folien usw.

Norm: Werksnorm

Kalibrierung: C7

IP-Schutzart: IP 65

Ablesung: 0,05 mm

Fehlergrenze: 0,05 mm

HM-Tastkugel-Ø: 3 mm

maximale Tastarmlänge L (Messtiefe): 167 mm

Messuhr-Ø: 60 mm

Technische Beschreibung

Messuhr-Ø	60 mm
maximale Tastarmlänge L (Messtiefe)	167 mm
Ablesung	0,05 mm
Messbereich	0 - 50 mm

HM-Tastkugel-Ø	3 mm
IP-Schutzart	IP 65
Fehlergrenze	0,05 mm
Kalibrierung	C7
Norm	Werksnorm
Messtechnik	analog
Produktart	Außenschnelltaster

Dienstleistungen

Kalibrierung Außen- / Innenschnelltaster	013850
Signierung laserbeschriftet Typ	018940
DAkKS-Kalibrierung Außen- / Innenschnelltaster	011320