


Digitaler Außen-Schnelltaster mit Messkontakt Kugel, Messbereich: 0-50mm

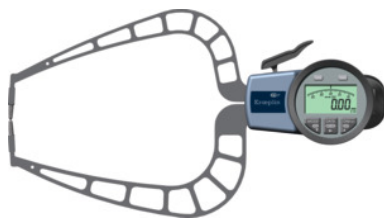

Bestelldaten

Bestellnummer	438575 0-50
GTIN	2050001743121
Artikelklasse	46Q

Beschreibung

Ausführung:

1 fester und 1 beweglicher Tastarm mit HM-Kugelmessauflagen. **Digitalanzeige des Absolutwertes.**

Durch Eingabe von **Preset-Werten** können von einem beliebigen Wert aus die Abweichungen bestimmt werden.

Funktion:

IP67: Es besteht Schutz gegen zeitweises Eintauchen in Wasser und Schutz gegen Eindringen von Staub (staubdicht), sowie vollständiger Berührungsschutz.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Batterien Nr. 081561 Gr. LR3.

Sonderzubehör:

Datenkabeladapter Nr. 498954 Gr. A2, Datenkabel Nr. 497440.

Technische Beschreibung

Ziffernschrittwert	0,02 mm
Messkraft	0,9 - 1,2 N
Messkontaktlänge oben Hb	30 mm
HM-Tastkugel-Ø	3 mm
maximale Tastarmlänge L (Messtiefe)	167 mm

Datenblatt

Messkontaktlänge unten Hf	30 mm
Messbereich	0 - 50 mm
Wiederholpräzision	0,04 mm
Fehlergrenze	0,06 mm
Anzahl enthaltener Batterien	2
Artikel Nr. enthaltene Batterien / Akkus	081561 LR3
IP-Schutzart	IP 67
Energieversorgung	Batteriebetrieben
Norm	Werksnorm
Ablesung umschaltbar	mm / Inch
Schnittstelle	USB-Schnittstelle
Schnittstelle	Digimatic-Schnittstelle
Messwertsicherung	einmalige Einstellung des Nullpunkts
Messtechnik	digital
Kalibrierung	C7
Produktart	Außen-Schnelltaster

Passende Produkte

<https://www.hoffmann-group.com/DE/de/hom/p/438575-0-50>