


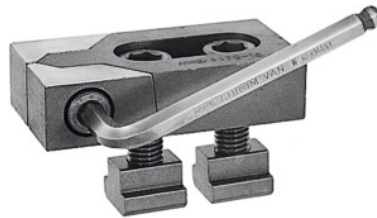

## Tiefspannbacken-Paar Bulle mit Zubehör, Nutenbreite a: 20mm



### Bestelldaten

Bestellnummer	375110 20
GTIN	4020772073008
Artikelklasse	35A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Niedrige Bauweise, keine überstehenden Spannschrauben. Spannt in jedem beliebigen Winkel zur Tischnut. Beim Anziehen der seitlichen Schraube wird das Werkstück durch Keilwirkung sicher nach unten auf den Maschinentisch gespannt.

#### Verwendung:

**Zum seitlichen Spannen niedriger Platten** direkt auf dem Maschinentisch.

#### Werkstoff:

Stahl vergütet und im Brünierton angelassen.

#### Lieferumfang:

Inklusive 2 Befestigungsschrauben, DIN 912, 10.9, T-Nutensteine und Sechskant-Schraubendreher ISO 2936 C.

#### Hinweis:

Nur paarweise lieferbar!

### Technische Beschreibung

Höhe	25 mm
für Spannschrauben	M16
Länge	100 mm
Breite	50 mm
Nutenbreite a	20 mm

Typ	6490
Produktart	Niederzugspanner