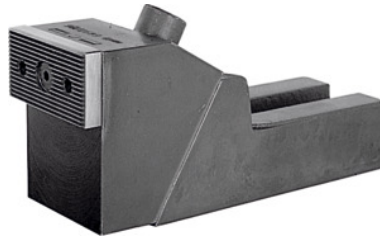


**Stabil-Spannbacke, Backenbreite: 75mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	375130 75
GTIN	4020772073220
Artikelklasse	35A

**Beschreibung****Ausführung:**

Sehr stabile, hohe Ausführung mit starker Niederzug- und Spannkraft. Durch die schräge Spannbackenführung wird das Werkstück sicher nach unten auf den Maschinentisch gespannt. Die auswechselbaren Spannbacken sind umkehrbar, die glatte Seite ist für bearbeitete, die geriffelte Seite für rohe Werkstücke verwendbar.

**Verwendung:**

**Zum seitlichen Spannen hoher Werkstücke mit großer Spannkraft.**

**Werkstoff:**

Grundkörper aus Temperguss, Spannbacken einsatzgehärtet.

**Technische Beschreibung**

Minimalhöhe	100 mm
Schlüsselweite	14 mm
Zwischenhöhe $h_1$	45 mm
Backenbreite	75 mm
Schlitzbreite	26 mm
Spannhub	11 mm
ganze Länge	230 mm

für Nutbreite a	28 mm
für Nutbreite a	20 mm
für Nutbreite a	22 mm
für Nutbreite a	30 mm
für Nutbreite a	24 mm
Maximalhöhe	118 mm
Typ	6497
Produktart	Niederzugspanner