


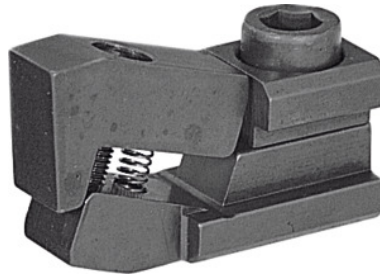

Flachspanner-Paar Mini-Bulle, Nutenbreite a: 12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	375100 12
GTIN	4020772073091
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Besonders niedrige Bauweise (siehe Tabelle: Höhe über Tischoberkante). Durch Abschleifen der Spannbacke kann eine noch niedrigere Spannhöhe erzielt und die Tiefentoleranz der T-Nute ausgeglichen werden. Durch Keilwirkung der Spannbacke wird das Werkstück fest auf den Maschinentisch gedrückt.

Verwendung:

Zum seitlichen Spannen besonders niedriger Werkstücke direkt auf dem Maschinentisch.

Werkstoff:

Stahl vergütet und im Brünierton angelassen.

Lieferumfang:

Inklusive Sechskantschraubendreher ISO 2936 C.

Hinweis:

Nur paarweise lieferbar!

Technische Beschreibung

Höhe über Tischoberkante h_2	13,5 mm
möglicher Abschliff x	5 mm
Spannhub	1,8 mm
Höhe H_1	11 mm

Nutenbreite a	12 mm
Höhe über Tischoberkante h_1	2,5 mm
Länge L	52 mm
Breite B	18 mm
Typ	6492
Produktart	Niederzugspanner