




## Tiefspannbacken-Paar Bulle mit Zubehör, Nutenbreite a: 22mm

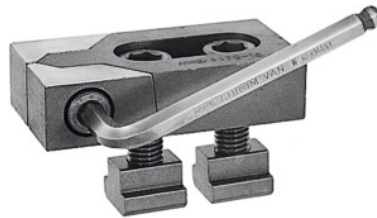

### Bestelldaten

Bestellnummer	375110 22
GTIN	4020772073015
Artikelklasse	35A

### Beschreibung

#### Ausführung:

Niedrige Bauweise, keine überstehenden Spannschrauben. Spannt in jedem beliebigen Winkel zur Tischnute. Beim Anziehen der seitlichen Schraube wird das Werkstück durch Keilwirkung sicher nach unten auf den Maschinentisch gespannt.

#### Verwendung:

**Zum seitlichen Spannen niedriger Platten** direkt auf dem Maschinentisch.

#### Werkstoff:

Stahl vergütet und im Brünierton angelassen.

#### Lieferumfang:

Inklusive 2 Befestigungsschrauben, DIN 912, 10.9, T-Nutensteine und Sechskant-Schraubendreher ISO 2936 C.

#### Hinweis:

Nur paarweise lieferbar!

### Technische Beschreibung

für Spannschrauben	M20
Breite	78 mm
Nutenbreite a	22 mm
Länge	140 mm
Höhe	30 mm

Typ	6490
Produktart	Niederzugspanner