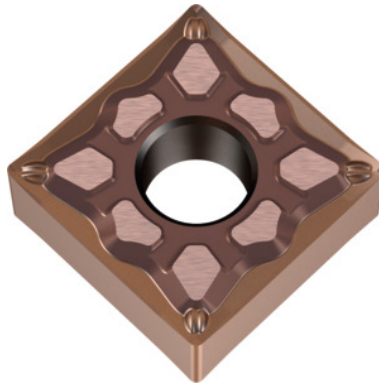


Garant
SNMG 120404, Sorte: HB7415


Bestelldaten

Bestellnummer	251142 HB7415
GTIN	4045197816566
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SNMG 120404 HB7415 Eckenradius: 0,4 mm
 Sorte: HB7415
 Spanbrecher: TIS
 Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mm
 Vorschub f : 0,1 - 0,2 mm/U
 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 70 m/min

Technische Beschreibung

Sorte	HB7415
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	S
Spanbrecher	TIS
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 70 m/min
Vorschub f	0,1 - 0,2 mm/U
Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm

Schnittbedingung	kontinuierlich
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen