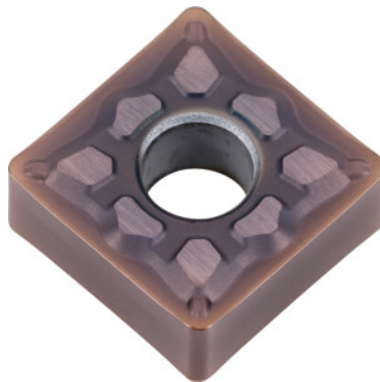


Garant
SNMG 120408, Sorte: HB7415


Bestelldaten

Bestellnummer	251144 HB7415
GTIN	4045197816573
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SNMG 120408 HB7415 Eckenradius: 0,8 mm

Sorte: HB7415

Spanbrecher: TIS

Schnitttiefe a_p : 0,3 - 2 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,2 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 70 m/min

Technische Beschreibung

Hauptanwendung	S
Eckenradius	0,8 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 70 m/min
Spanbrecher	TIS
Sorte	HB7415
Vorschub f	0,1 - 0,2 mm/U
Schnittbedingung	kontinuierlich

Schnitttiefe a_p	0,3 - 2 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen