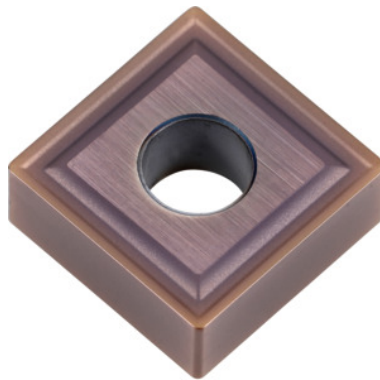


Garant
SNMG 120404, Sorte: HB7415


Bestelldaten

Bestellnummer	251222 HB7415
GTIN	4045197816580
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SNMG 120404 HB7415 Eckenradius: 0,4 mm

Sorte: HB7415

Spanbrecher: TIM

Schnitttiefe a_p : 1 - 4 mm

Vorschub f : 0,1 - 0,25 mm/U

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 50 - 70 m/min

Technische Beschreibung

Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,1 - 0,25 mm/U
Eckenradius	0,4 mm
Hauptanwendung	S
Spanbrecher	TIM
Schnitttiefe a_p	1 - 4 mm
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	50 - 70 m/min

Sorte	HB7415
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SNMG 120404
Anzahl Wechsel/Schneiden	8
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen