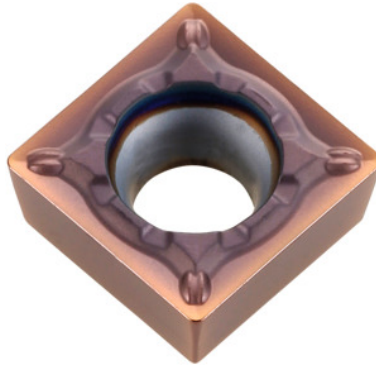


Garant**SCMT 120408, Sorte: HB7415**

Bestelldaten

Bestellnummer	260750 HB7415
GTIN	4045197817020
Artikelklasse	21G

Beschreibung

SCMT 120408 HB7415 Eckenradius: 0,8 mm
Sorte: HB7415
Spanbrecher: TIS
Schnitttiefe a_p : 0,5 - 1 mm
Vorschub f : 0,1 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 70 m/min

Technische Beschreibung

Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 70 m/min
Sorte	HB7415
Hauptanwendung	S
Schnittbedingung	kontinuierlich
Vorschub f	0,1 mm/U
Spanbrecher	TIS
Schnitttiefe a_p	0,5 - 1 mm

Eckenradius	0,8 mm
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	SCMT 120408
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen