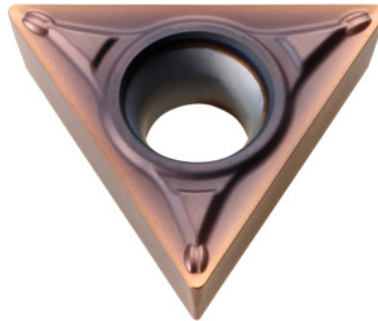


Garant
TCMT 110208, Sorte: HB7415


Bestelldaten

Bestellnummer	260954 HB7415
GTIN	4045197816993
Artikelklasse	21G

Beschreibung

TCMT 110208 HB7415 Sorte: HB7415

Spanbrecher: TIS

 Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1 mm

 Vorschub f : 0,1 mm/U

 Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 70 m/min

Technische Beschreibung

Sorte	HB7415
Schnittbedingung	kontinuierlich
Eckenradius	0,8 mm
Vorschub f	0,1 mm/U
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 70 m/min
Hauptanwendung	S
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1 mm
Spanbrecher	TIS

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 110208
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen