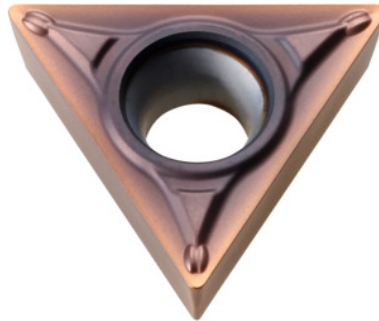


Garant**TCMT 16T308, Sorte: HB7415****Bestelldaten**

Bestellnummer	260958 HB7415
GTIN	4045197817006
Artikelklasse	21G

Beschreibung

TCMT 16T308 HB7415 Sorte: HB7415

Spanbrecher: TIS

Schnitttiefe a_p : 0,2 - 1 mmVorschub f : 0,1 mm/USchnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung: 60 - 70 m/min**Technische Beschreibung**

Hauptanwendung	S
Schnittgeschwindigkeit v_c Hauptanwendung	60 - 70 m/min
Sorte	HB7415
Eckenradius	0,8 mm
Schnittbedingung	kontinuierlich
Schnitttiefe a_p	0,2 - 1 mm
Spanbrecher	TIS
Vorschub f	0,1 mm/U

Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schlichten
Schneidstoff	HM
ISO-Code Wendeschneidplatte	TCMT 16T308
Anzahl Wechsel/Schneiden	3
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen