


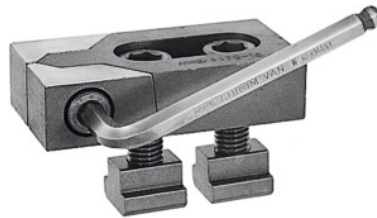

Tiefspannbacken-Paar Bulle mit Zubehör, Nutenbreite a: 12mm



Bestelldaten

Bestellnummer	375110 12
GTIN	4020772072957
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Niedrige Bauweise, keine überstehenden Spannschrauben. Spannt in jedem beliebigen Winkel zur Tischnute. Beim Anziehen der seitlichen Schraube wird das Werkstück durch Keilwirkung sicher nach unten auf den Maschinentisch gespannt.

Verwendung:

Zum seitlichen Spannen niedriger Platten direkt auf dem Maschinentisch.

Werkstoff:

Stahl vergütet und im Brünierton angelassen.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Befestigungsschrauben, DIN 912, 10.9, T-Nutensteine und Sechskant-Schraubendreher ISO 2936 C.

Hinweis:

Nur paarweise lieferbar!

Technische Beschreibung

für Spannschrauben	M10
Länge	80 mm
Höhe	20 mm
Breite	40 mm
Nutenbreite a	12 mm

Typ	6490
Produktart	Niederzugspanner