




## Universal-Feinmesstisch Hartgestein, Tisch Länge: 300mm

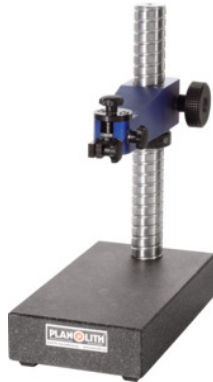

### Bestelldaten

Bestellnummer	442550 300
GTIN	2050001037053
Artikelklasse	46H

### Beschreibung

#### Ausführung:

Messfläche fein diamantgeläppt. Extrem starrer und massiver Aufbau. Hartgesteinsplatte aus Naturhartgestein von höchster Güte und Härte.

Standsäule verchromt mit Steilgewinde für Grobverstellung des Querarmes. Der starre Messarm ist mit einer **parallel verstellbaren Feineinstellung** ausgestattet. Aufnahmebohrung für Messuhren und Feinzeiger Ø 8 mm.

**Ebenheit ≤ 2 µm.**

### Technische Beschreibung

Messfläche Breite	200 mm
Messfläche Länge	240 mm
Tisch Breite	200 mm
Säulen-Ø	35 mm
Tisch Länge	300 mm
Ausladung	120 mm

Gewicht	13 kg
Messhöhe maximal	200 mm
Norm	DIN 876
Kalibrierung	D1
Produktart	Messtisch

### Dienstleistungen

KalibrierungMesstisch maximale Tischgröße 400X400 mm	024580 400X400
--	----------------