


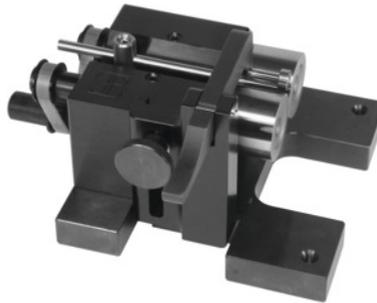

Rundlaufprüfgerät RPG, für maximalen Werkstück-Ø: 40mm



Bestelldaten

Bestellnummer	443300 40
GTIN	2050001944726
Artikelklasse	46L

Beschreibung

Ausführung:

Robuste Konstruktion mit vorgespannten Wälzlagerungen.

Typ RPG für Prüfungen im Serienbereich mit 2 Schwenkhaltern und 1 Messschlitten (außerGr.30).

Verwendung:

Für Prüfaufgaben an Außen-, Innen- und Planflächen von Rotationsteilen.

Genauigkeit:

Rundlaufgenauigkeit **0,002 mm**.

Lieferumfang:

Inklusive Bedienschlüssel und Abziehstein (ohne Messuhren).

Sonderzubehör:

Kreuzschlitten zur Vermessung der Planfläche.

Messschlitten mit Pinole bzw. Auflagerollen.

Gelenkarm mit Messmittelaufnahme.

Hartmetall-Auflagerollen.

Elektroantrieb mit Regeltrafo.

Pneumatischer Schwenkarm mit Spannrolle.

Hinweis:

Alle Gerätetypen mit anderem Rollentyp (Einstichrollen bzw. zylindrische Rollen) auf Anfrage.

Technische Beschreibung

Rollen-Ø	55 mm
Gewicht	11 kg
für maximalen Werkstück-Ø	40 mm
Rollentyp	Einstichrollen
Grundplatte Länge	400 mm
Grundplatte Breite	160 mm
für Werkstück-Ø	2 - 40 mm
Produktart	Rund- und Planlaufmessgerät