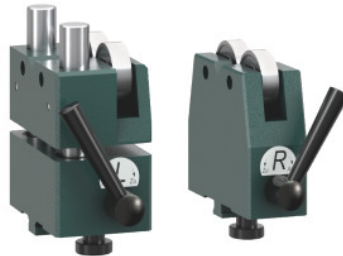


**Abrollbock-Paar höhenverstellbar, für maximalen Werkstück-Ø: 32mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	443050 32
GTIN	4030234000435
Artikelklasse	46K

Beschreibung**Verwendung:**

Zur Aufnahme unzentrierter oder überlanger Teile.
Auch für Teile mit unterschiedlichen Durchmesser.

Passend für:

Rundlaufprüfgerät Nr. 443000 Gr. 50 und 75 / 443210.

Technische Beschreibung

für maximalen Werkstück-Ø	32 mm
Spitzenhöhe	66 (bei d = 10) mm
Breite Nutenstein h6	10 mm
Ø-Bereich	2 - 32 mm
maximale Belastbarkeit pro Paar	20 kg
Produktart	Abrollbock