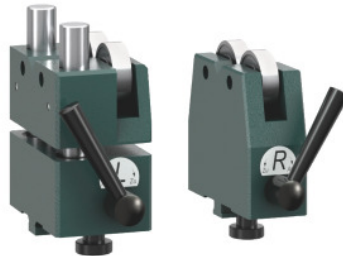


**Abrollbock-Paar höhenverstellbar, für maximalen Werkstück-Ø: 65mm****Bestelldaten**

|               |               |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 443050 65     |
| GTIN          | 4030234000428 |
| Artikelklasse | 46K           |

**Beschreibung****Verwendung:**

Zur Aufnahme unzentrierter oder überlanger Teile.  
Auch für Teile mit unterschiedlichen Durchmesser.

**Passend für:**

Rundlaufprüfgerät Nr. 443000 Gr. 100 und 150.

**Technische Beschreibung**

|                                 |                    |
|---------------------------------|--------------------|
| Spitzenhöhe                     | 99 (bei d = 10) mm |
| Breite Nutenstein h6            | 12 mm              |
| für maximalen Werkstück-Ø       | 65 mm              |
| Ø-Bereich                       | 2 - 65 mm          |
| maximale Belastbarkeit pro Paar | 30 kg              |
| Produktart                      | Abrollbock         |