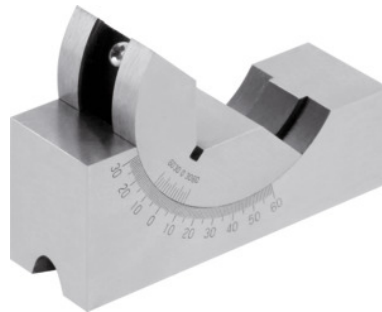



Winkel-Prisma einstellbar, Länge×Breite: 102X30mm

Bestelldaten

Bestellnummer	447070 102X30
GTIN	4029713238636
Artikelklasse	42D

Beschreibung
Ausführung:

Aus gehärtetem Stahl, entspannt und feingeschliffen.

Winkelablesung bzw. Einstellung über Nonius.

Mit Feststellschraube arretierbar. **Ebenheitstoleranz 0,01mm.**

Kalibrierung: Preis auf Anfrage

Winkelablesung: 10 Winkelmin,

Winkelgenauigkeit: 10 Winkelmin,

für Wellen-Ø: 6 - 40 mm

Gewicht: 1 kg

Technische Beschreibung

Gewicht	1 kg
Länge	102 mm
Winkelablesung	10 Winkelmin,
Breite	30 mm
für Wellen-Ø	6 - 40 mm
Winkelgenauigkeit	10 Winkelmin,

alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	Preis auf Anfrage
Produktart	Prisma