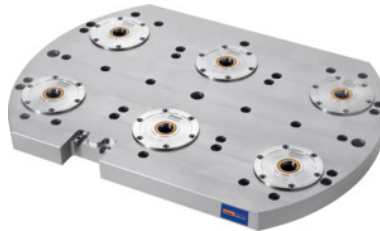


**Garant****ZeroClamp Basisplatte (maschinentyp-/ tischbezogen), Typ: 10089****Bestelldaten**

Bestellnummer	360014 10089
GTIN	4045197377067
Artikelklasse	310

**Beschreibung****Ausführung:**

Zentrubohrung  $\varnothing 25$  H7 zur Aufnahme des Zentriersatzes. Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist eine wichtige Funktion für moderne Fertigungssysteme, insbesondere in der automatisierten Fertigung. Dank einer speziellen Kontaktschnittstelle gewährleistet sie eine präzise und zuverlässige Nullpunkt wiederholgenauigkeit. Die pneumatische Spannkraft des Systems hält Werkstücke sicher in der gewünschten Position, sodass ein schneller und genauer Werkstückwechsel ohne erneute Positionierung möglich ist. So wird der Rüstaufwand reduziert und die Produktivität gesteigert. Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist unverzichtbar für effiziente Fertigungsprozesse. Erfahren Sie mehr über die innovative Technologie von GARANT ZeroClamp und optimieren Sie Ihre Produktion.

**Werkstoff:**

**Basisplatte** aus hochfestem Aluminium, oberflächenbehandelt.

Alle Komponenten des Spanntopfes aus rostfreiem oder korrosionsgeschütztem Stahl.

**Sonderzubehör:**

Spannbolzen Nr. 360025, Anschlussblöcke Nr. 360017 Gr. 12808 und Gr. 12805.

**Hinweis:**

Die Abbildung kann je nach Maschinentyp abweichen.

**Technische Beschreibung**

Anzahl Spanntöpfe	6
-------------------	---

Breite B	500 mm
Spanntopf-Ø	120 mm
Typ	10089
passend für Maschinentyp	DMG DMU 50
Ø A	630 mm
Stichmaß S	200 mm
Höhe H	44 mm
Kreuzstichmaß	nein
Serie	ZeroClamp
Produktart	Basisplatte

## Zubehör

ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 25M10/138	360025 25M10/138
ZeroClamp Anschlussblock Typ 12805	360017 12805
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 25M16/138	360025 25M16/138
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 16M8	360025 16M8
ZeroClamp Anschlussblock Typ 12808	360017 12808
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 25M10	360025 25M10
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 18M12/138	360025 18M12/138
ZeroClamp Abdeckblech für Basisplatte Typ 11648	360021 11648
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 12M10/90	360025 12M10/90
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 12M10	360025 12M10
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 12M10/138	360025 12M10/138
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 16M10	360025 16M10
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 14M12/90	360025 14M12/90

ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 18M16	360025 18M16
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 18M12	360025 18M12
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 18M16/138	360025 18M16/138