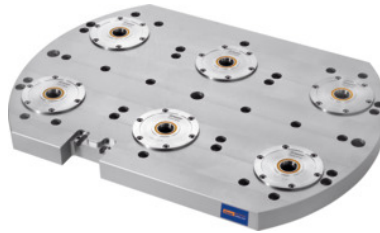


Garant**ZeroClamp Basisplatte (maschinentyp-/ tischbezogen), Typ: 10477****Bestelldaten**

Bestellnummer	360014 10477
GTIN	4045197377074
Artikelklasse	310

Beschreibung**Ausführung:**

Zentrubohrung \varnothing 25 H7 zur Aufnahme des Zentriersatzes. Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist eine wichtige Funktion für moderne Fertigungssysteme, insbesondere in der automatisierten Fertigung. Dank einer speziellen Kontaktschnittstelle gewährleistet sie eine präzise und zuverlässige Nullpunkt wiederholgenauigkeit. Die pneumatische Spannkraft des Systems hält Werkstücke sicher in der gewünschten Position, sodass ein schneller und genauer Werkstückwechsel ohne erneute Positionierung möglich ist. So wird der Rüstaufwand reduziert und die Produktivität gesteigert. Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist unverzichtbar für effiziente Fertigungsprozesse. Erfahren Sie mehr über die innovative Technologie von GARANT ZeroClamp und optimieren Sie Ihre Produktion.

Werkstoff:

Basisplatte aus hochfestem Aluminium, oberflächenbehandelt.

Alle Komponenten des Spanntopfes aus rostfreiem oder korrosionsgeschütztem Stahl.

Sonderzubehör:

Spannbolzen Nr. 360025, Anschlussblöcke Nr. 360017 Gr. 12808 und Gr. 12805.

Hinweis:

Die Abbildung kann je nach Maschinentyp abweichen.

Technische Beschreibung

\varnothing A	630 mm
-----------------	--------

passend für Maschinentyp	Mazak Variax 630
Stichmaß S	200 mm
Breite B	500 mm
Höhe H	44 mm
Spanntopf-Ø	120 mm
Anzahl Spanntöpfe	6
Typ	10477
Kreuzstichmaß	nein
Serie	ZeroClamp
Produktart	Basisplatte

Zubehör

ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 16M8	360025 16M8
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 25M10	360025 25M10
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 25M10/138	360025 25M10/138
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 12M10/138	360025 12M10/138
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 18M16/138	360025 18M16/138
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 12M10	360025 12M10
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 18M12	360025 18M12
ZeroClamp Abdeckblech für Basisplatte Typ 11648	360021 11648
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 18M16	360025 18M16
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 14M12/90	360025 14M12/90
ZeroClamp Anschlussblock Typ 12805	360017 12805
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 12M10/90	360025 12M10/90
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 16M10	360025 16M10
	360025 25M16/138

ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ
25M16/138

ZeroClamp Anschlussblock Typ 12808

360017 12808

ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ
18M12/138

360025 18M12/138