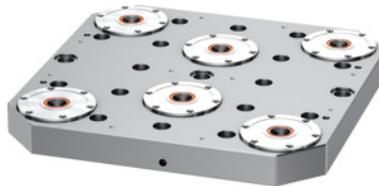


**Garant**
**ZeroClamp Basisplatte 6fach bzw. Spanntürme für horizontale Maschinen,  
Typ: 10243**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	360022 10243
GTIN	
Artikelklasse	310

**Beschreibung**
**Ausführung:**

Spanntopf-Ø **120 mm**. Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist eine wichtige Funktion für moderne Fertigungssysteme, insbesondere in der automatisierten Fertigung. Dank einer speziellen Kontaktschnittstelle gewährleistet sie eine präzise und zuverlässige Nullpunkt wiederholgenauigkeit. Die pneumatische Spannkraft des Systems hält Werkstücke sicher in der gewünschten Position, sodass ein schneller und genauer Werkstückwechsel ohne erneute Positionierung möglich ist. So wird der Rüstaufwand reduziert und die Produktivität gesteigert. Die Nullpunktspannung des GARANT ZeroClamp Systems ist unverzichtbar für effiziente Fertigungsprozesse. Erfahren Sie mehr über die innovative Technologie von GARANT ZeroClamp und optimieren Sie Ihre Produktion.

Basisplatte mit 6 Spanntöpfen zur Aufnahme der Spanntürme. Bohrungen für T-Nuten Abstände 100 mm, Zentrumbohrung Ø 25 H7 zur Aufnahme eines Zentriersatzes.

**Sonderzubehör:**

Spannbolzen Nr. 360025.

**Technische Beschreibung**

Stichmaß S	350 (4x), 200 (2x) mm
Typ	10243
Anzahl Spanntöpfe	6
Serie	ZeroClamp

Indexierbohrung vorhanden	nein
Produktart	Basisplatte

## Zubehör

ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 18M12/138	360025 18M12/138
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 12M10/90	360025 12M10/90
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 12M10	360025 12M10
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 18M16/138	360025 18M16/138
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 18M12	360025 18M12
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 16M8	360025 16M8
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 25M10	360025 25M10
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 12M10/138	360025 12M10/138
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 16M10	360025 16M10
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 25M16/138	360025 25M16/138
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 25M10/138	360025 25M10/138
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 18M16	360025 18M16
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 14M12/90	360025 14M12/90