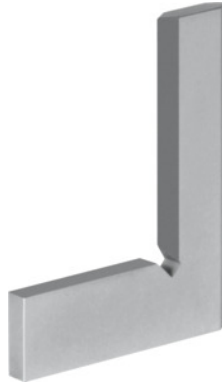


**Garant**

**Haarwinkel gehärtet, flache Ausführung rostfrei, Genauigkeit 00,  
Schenkellänge: 50X40mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	450010 50X40
GTIN	4045197443939
Artikelklasse	41G

**Beschreibung****Ausführung:**

**Höchste Genauigkeit.** Mit zwei keilförmigen Haarmesskanten am langen Schenkel.  
Ganz gehärtet und entspannt. Hochkanten geschliffen und geläpft, Flachseiten geschliffen.

**Verwendung:**

Für Prüfarbeiten im Lichtspaltverfahren.

**Technische Beschreibung**

Schenkelquerschnitt	13×4 mm
Länge langer Schenkel	50 mm
Länge kurzer Schenkel	40 mm
Rechtwinkligkeit	0,003 mm
Norm	DIN 875/00
Werkstoff	Edelstahl, INOX

alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	F1
Produktart	Haarwinkel

### Dienstleistungen

KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 100 mm	025000 100
DAkKS-KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 750 mm	025010 750