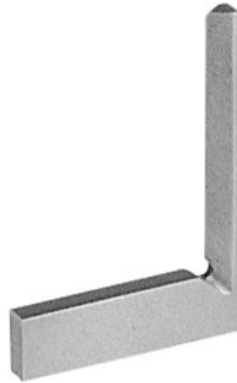


**Garant**

**Schnittmacher-Haarwinkel gehärtet rostfrei, Genauigkeit 00, Schenkellänge: 40X28mm**

**Bestelldaten**

Bestellnummer	450040 40X28
GTIN	4045197444042
Artikelklasse	41G

**Beschreibung****Ausführung:**

Von höchster Genauigkeit. Mit angeschrägter Haarmesskante am schmalen, langen Schenkel. Hochfester Stahl ganz gehärtet und entspannt. Hochkanten geschliffen und geläppt. Flachseiten geschliffen.

**Verwendung:**

Für den Vorrichtung- und Werkzeugbau.

**Technische Beschreibung**

Länge kurzer Schenkel	28 mm
Rechtwinkligkeit	0,003 mm
Schenkelquerschnitt kurzer Schenkel	4x3,5 mm
Länge langer Schenkel	40 mm
Norm	DIN 875/00
Werkstoff	Edelstahl, INOX

alle Teile	gehärtet
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	F1
Produktart	Anschlagwinkel

### Dienstleistungen

KalibrierungFlach-, Anschlag- und Haarwinkel maximale Schenkellänge 100 mm	025000 100
--	------------