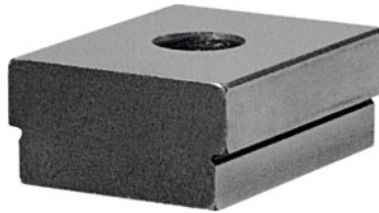


**Abgesetzter Nutenstein geschliffen, Nutenmaß b1 der Maschine: 14mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	375365 14
GTIN	4020772071578
Artikelklasse	35A

**Beschreibung****Ausführung:**

Auf Umschlag genau geschliffen, dadurch kurze Ausrichtzeiten von Vorrichtungen, Maschinenschraubstöcken und Teilapparaten, die parallel zu den Tischnuten von Werkzeugmaschinen ausgerichtet werden sollen. Eine Messuhr wird dadurch nicht mehr benötigt.

**Verwendung:**

**Diese Nutensteine werden paarweise in die genormten, 20mm breiten Richtnuten von Vorrichtungen eingeschraubt.** Durch Wechseln der Steine kann mit je einer Vorrichtung **auf mehreren Maschinen mit jeweils verschiedenen Nutenbreiten** gearbeitet werden.

**Werkstoff:**

Stahl C 15, einsatzgehärtet.

**Genauigkeit:**

**Maß b = Passung h6.**

**Hinweis:**

**Gr. 20** siehe Nr. 375370.

**Technische Beschreibung**

Nutenmaß b <sub>2</sub> der Vorrichtung	20 mm
Nutenmaß b <sub>1</sub> der Maschine	14 mm
Länge	25 mm

für Schrauben DIN 84, DIN 912	M6×16
Höhe H	10 mm
Typ	6322A
Produktart	Nutenstein