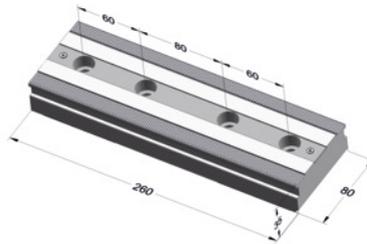


**Garant****Mehrfachspannschiene 80, Schienenlänge: 260mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	360080 260
GTIN	4045197479983
Artikelklasse	310

**Beschreibung****Ausführung:**

- **Alle Funktionsflächen präzisionsgeschliffen, Paarungsgenauigkeit 0,03 mm.**
- **Basisschiene und Backen sind randschichtgehärtet.**
- **Kompakte modulare Bauform, hohe Spannkraft bis 20 kN, maximales Anzugsmoment 25 Nm.**
- **Befestigungsbohrbild für GARANT ZeroClamp Nullpunkt-Spannsystem (Stichmaß 200 mm) serienmäßig, bzw. über Aufspann-/Rasterplatten oder Spannpratzen möglich.**
- **Lineal auf der Basisschieneoberfläche ermöglicht schnell wiederholbares Positionieren der Spannaufsätze in der Verzahnung der Spannschiene.**
- **Einfaches Spannen über Drehmomentschlüssel.**

**Verwendung:**

- **5-Seitenbearbeitung auf Mehrachs-Bearbeitungszentren.**
- **Als wirtschaftliche Lösung im Einsatz mit dem Nullpunkt-Spannsystem GARANT ZeroClamp, auf Palettier- bzw. Automatisierungssystemen oder direkt am Maschinentisch bzw. Spanntürmen.**

**Sonderzubehör:**

Spannbackenvarianten, Magnetleiste, Werkstückanschlag siehe Nr. 360084 bis 360096.  
Drehmomentschlüssel Nr. 656050 Gr. 60, Spannbolzen Nr. 360025 Gr. 12M10, Spannpratze Nr. 360127

**Hinweis:**

Drehmomentschlüssel, siehe Nr.656050 Gr. 25, Spannbolzen Nr.360025 Gr. 12M10.

## Technische Beschreibung

Breite B	80 mm
Höhe H	35 mm
Länge L	260 mm
Schienenlänge	260 mm
Produktart	Spannschiene

## Zubehör

Niederzugbacke Backenbreite 80 mm	360084 80
Spannpratzen-Set6-teilig	360127
Vorsatzbacke Backenbreite / Material 48STAHL mm	360090 48STAHL
Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre maximales Drehmoment 60 N·m	656050 60
Festbacke Backenbreite 80 mm	360086 80
Festbacke Backenbreite 26 mm	360086 26
Niederzugbacke Backenbreite 48 mm	360084 48
Basisbacke Backenbreite 80 mm	360088 80
Festbacke Backenbreite 48 mm	360086 48
Vorsatzbacke Backenbreite / Material 48ALU mm	360090 48ALU
Niederzugbacke Backenbreite 26 mm	360084 26
Parallelsannbacke Backenbreite 80 mm	360085 80
Vorsatzbacke Backenbreite / Material 80ALU mm	360090 80ALU
Parallelsannbacke Backenbreite 48 mm	360085 48
Niederzugbacke Backenbreite 26DUO mm	360084 26DUO
Aufsatzbacke Material ALU	360089 ALU
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 12M10	360025 12M10