


Garant

Mehrfachspannschiene 80, Schienenlänge: 500mm

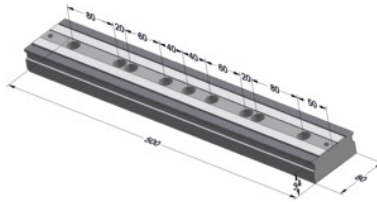

Bestelldaten

Bestellnummer	360080 500
GTIN	4045197481405
Artikelklasse	310

Beschreibung

Ausführung:

- Alle Funktionsflächen präzisionsgeschliffen, Paarungsgenauigkeit 0,03 mm.
- Basisschiene und Backen sind randschichtgehärtet.
- Kompakte modulare Bauform, hohe Spannkraft bis 20 kN, maximales Anzugsmoment 25 Nm.
- Befestigungsbohrbild für GARANT ZeroClamp Nullpunkt-Spannsystem (Stichmaß 200 mm) serienmäßig, bzw. über Aufspann-/Rasterplatten oder Spannpratzen möglich.
- Lineal auf der Basisschienenoberfläche ermöglicht schnell wiederholbares Positionieren der Spannaufsätze in der Verzahnung der Spannschiene.
- Einfaches Spannen über Drehmomentschlüssel.

Verwendung:

- 5-Seitenbearbeitung auf Mehrachs-Bearbeitungszentren.
- Als wirtschaftliche Lösung im Einsatz mit dem Nullpunkt-Spannsystem GARANT ZeroClamp, auf Palettier- bzw. Automatisierungssystemen oder direkt am Maschinentisch bzw. Spanntürmen.

Sonderzubehör:

Spannbackenvarianten, Magnetleiste, Werkstückanschlag siehe Nr. 360084 bis 360096.
Drehmomentschlüssel Nr. 656050 Gr. 60, Spannbolzen Nr. 360025 Gr. 12M10, Spannpratze Nr. 360127

Hinweis:

Drehmomentschlüssel, siehe Nr.656050 Gr. 25, Spannbolzen Nr.360025 Gr. 12M10.

Technische Beschreibung

Schienenlänge	500 mm
Höhe H	35 mm
Breite B	80 mm
Länge L	500 mm
Produktart	Spannschiene

Zubehör

Niederzugbacke Backenbreite 80 mm	360084 80
Vorsatzbacke Backenbreite / Material 80ALU mm	360090 80ALU
Aufsatzbacke Material ALU	360089 ALU
Drehmomentschlüssel mit Umschaltknarre maximales Drehmoment 60 N·m	656050 60
Parallelspannbacke Backenbreite 80 mm	360085 80
Niederzugbacke Backenbreite 26DUO mm	360084 26DUO
Festbacke Backenbreite 48 mm	360086 48
Parallelspannbacke Backenbreite 48 mm	360085 48
Niederzugbacke Backenbreite 48 mm	360084 48
Vorsatzbacke Backenbreite / Material 48ALU mm	360090 48ALU
Vorsatzbacke Backenbreite / Material 48STAHL mm	360090 48STAHL
Festbacke Backenbreite 80 mm	360086 80
Basisbacke Backenbreite 80 mm	360088 80
Festbacke Backenbreite 26 mm	360086 26
Spannpratzen-Set 6-teilig	360127
Niederzugbacke Backenbreite 26 mm	360084 26
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 12M10	360025 12M10