


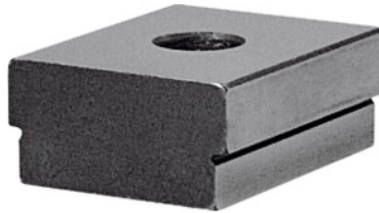

Abgesetzter Nutenstein geschliffen, Nutenmaß b1 der Maschine: 24mm



Bestelldaten

Bestellnummer	375365 24
GTIN	4020772071622
Artikelklasse	35A

Beschreibung

Ausführung:

Auf Umschlag genau geschliffen, dadurch kurze Ausrichtzeiten von Vorrichtungen, Maschinenschraubstöcken und Teilapparaten, die parallel zu den Tischnuten von Werkzeugmaschinen ausgerichtet werden sollen. Eine Messuhr wird dadurch nicht mehr benötigt.

Verwendung:

Diese Nutensteine werden paarweise in die genormten, 20mm breiten Richtnuten von Vorrichtungen eingeschraubt. Durch Wechseln der Steine kann mit je einer Vorrichtung **auf mehreren Maschinen mit jeweils verschiedenen Nutenbreiten** gearbeitet werden.

Werkstoff:

Stahl C 15, einsatzgehärtet.

Genauigkeit:

Maß b = Passung h6.

Hinweis:

Gr. 20 siehe Nr. 375370.

Technische Beschreibung

für Schrauben DIN 84, DIN 912	M6×16
Nutenmaß b ₂ der Vorrichtung	20 mm
Länge	32 mm

Nutenmaß b_1 der Maschine	24 mm
Höhe H	12 mm
Typ	6322A
Produktart	Nutenstein