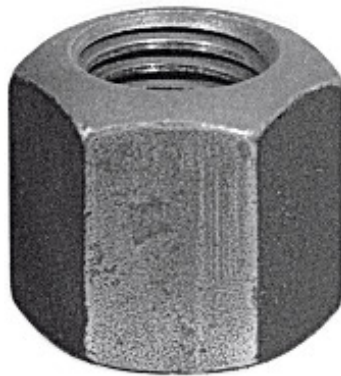


**Hohe Mutter, Gewinde: M14****Bestelldaten**

Bestellnummer	375385 M14
GTIN	4020772082321
Artikelklasse	35A

Beschreibung**Ausführung:**

Hohe Mutter (= 1,5 d hoch) mit einem flachen Ende zur Auflage auf Unterlegscheiben Nr. 375340 und einem kugeligen Ende zur Auflage in Kegelpfannen Nr. 375355 D oder Nr. 375360 G.

Norm:

DIN 6330 B

Werkstoff:

Vergütungsstahl, Festigkeit 10.

Technische Beschreibung

Gewinde	M14
Bund-Ø	28 mm
Schlüsselweite SW	21 mm
Bundhöhe	4,5 mm
Eckmaß e	23,4 mm

Gesamtlänge	21 mm
Typ	6330B
Produktart	Mutter