


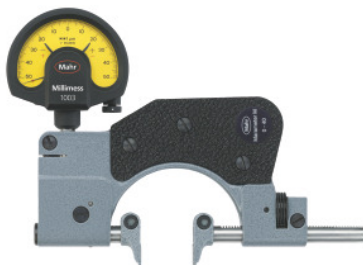

Feinzeiger-Rachenlehre mit Messschnäbeln, Messbereich: 40-80mm



Bestelldaten

Bestellnummer	424906 40-80
GTIN	4059192017750
Artikelklasse	43A

Beschreibung

Ausführung:

Mit ausladenden, hartmetallbestückten Messschnäbeln. Für Durchmesser schmaler Ansätze, Zentrierränder, Absätze an Wellen, Einstichabstände und Zahnweite WK zur Bestimmung der Zahndicke an Stirnrädern mit geraden und schrägen Zähnen.

Kräftiger, geschmiedeter Stahlbügel mit Wärmedämmung. Amboss und Gegentaster nichtrostender, gehärteter Stahl. Amboss federnd gelagert und zum Einführen des Werkstücks über Hebel zurückziehbar. Gegentaster über Zahnstange und Rändelschnecke über den Messbereich verstellbar. Einstellung über Endmaße. Einstellbarer Zentrieranschlag zur Einstellung auf Werkstückmitte. **Konstante Messkraft** durch eingebaute Messkraftfeder. Verwendbar mit allen Anzeigeräten (nicht im Preis enthalten) mit 8 mm-Einspannschaft. Bevorzugt werden Feinzeiger Nr. 434674 Gr. 25/0,5 und Gr. 50/1. **Toleranzabweichungen des Werkstücks sind am Anzeigerät zahlenmäßig ablesbar.**

Lieferumfang:

Ohne Feinzeiger, **inklusive** Holzbox.

Sonderzubehör:

Einstellmaße, Feinzeiger Nr. 434674. Guss-Ständer, Halter für Feinzeiger zur geradlinigen Übertragung der Messbewegung, Messeinsätze.

Technische Beschreibung

Zahnweitenmessung ab Modul m	0,5
------------------------------	-----

Messtasterweg	2,5 mm
Planparallelität der Messflächen	3 µm
Messkraft	7,5 N
Messbereich	40 - 80 mm
Messfläche	12×12 mm
Norm	Werksnorm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	L9
Produktart	Feinzeiger-Rachenlehre

Dienstleistungen

Kalibrierung Einstellbare Rachenlehre Typ RL	028730 RL
--	-----------