


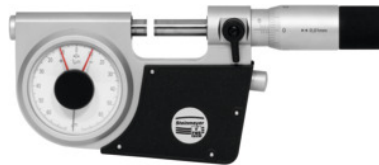

Feinzeiger-Bügelmessschraube, Messbereich: 25-50mm



Bestelldaten

Bestellnummer	422501 25-50
GTIN	2050001838803
Artikelklasse	46P

Beschreibung

Ausführung:

Messspindel ganz gehärtet und geschliffen.

Mit feingeläppten **Hartmetall-Messflächen**.

Spindel und Amboss aus nichtrostendem Stahl.

Bügel und Spindelführung nicht zusammengesetzt, sondern aus einem Stück gefertigt.

Fingertaste zur Abhebung des Mess-Ambosses für Wiederholmessungen.

Mit Justierschraube auf Null einstellbar.

Toleranzmarken für Gut- / Ausschussmessungen.

Mit Isolierhandschutz. Hebel zur Spindelklemmung.

Igeltext:

Abweichungen abzulesen in 1/1000 mm.

Druckknopf zum Zurückziehen des Mess-Ambosses.

Genauigkeit:

Feinzeiger 1 µm – Messschraube 2 µm.

Lieferumfang:

Inklusive Einstellschlüssel.

Hinweis:

Messflächen aus CBN auf Anfrage.

Kalibrierung: B9

Messbereich Feinzeiger: ±0,07 mm

Ablesung Messschraube: 0,01 mm

Ablesung Feinzeiger: 0,001 mm

Aussparungstiefe des Messbügels: 25 mm

Technische Beschreibung

Messbereich	25 - 50 mm
Aussparungstiefe des Messbügels	25 mm
Messbereich Feinzeiger	±0,07 mm
Ablesung Messschraube	0,01 mm
Ablesung Feinzeiger	0,001 mm
Norm	DIN 863
Messtrommel-Teilung	1/50 mm
Messtechnik	analog
Verpackung	stabile Box
Kalibrierung	B9
Produktart	Feinzeigermessschraube

Dienstleistungen

Kalibrierung Feinzeiger-Messschraube maximaler Messbereich 200 mm	012240 200
Signierung laserbeschriftet Typ	018940
Kalibrierung Feinzeiger-Messschraube maximaler Messbereich 200 mm	022100 200