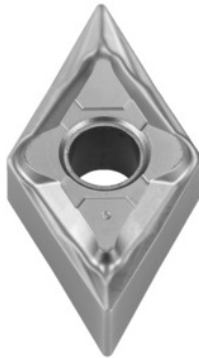


**Garant**
**DN.G 150608, Sorte: HU7305**


## Bestelldaten

Bestellnummer	250762 HU7305
GTIN	4045197828903
Artikelklasse	21G

## Beschreibung

DN.G 150608 HU7305 Sorte: HU7305  
 Spanbrecher: AM  
 Toleranz: G  
 Schnitttiefe  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
 Vorschub  $f$ : 0,1 - 0,6 mm/U  
 Schnittgeschwindigkeit  $v_c$  Hauptanwendung: 400 - 600 m/min

## Technische Beschreibung

Sorte	HU7305
Spanbrecher	AM
Vorschub $f$	0,1 - 0,6 mm/U
Schnittgeschwindigkeit $v_c$ Hauptanwendung	400 - 600 m/min
Schnitttiefe $a_p$	0,5 - 5 mm
Hauptanwendung	N
Eckenradius	0,8 mm

Schnittbedingung	leicht unterbrochen
Schlicht/Schrupp-Zuordnung	Schrupp-Schichten
Schneidstoff	HM
Beschichtung	unbeschichtet
ISO-Code Wendeschneidplatte	DNMG 150608
Anzahl Wechsel/Schneiden	4
Toleranz	G
Produktart	Wendeschneidplatte zum Drehen