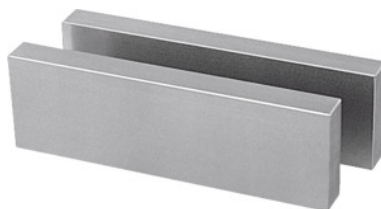


**Parallel-Anschläge-Paar, T-Nuten-Nennmaß: 28mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	375500 28
GTIN	4020772074357
Artikelklasse	35A

**Beschreibung****Ausführung:**

Mit Minus-Toleranz h7 auf Maschinen-Nuten mit Toleranz H8 abgestimmt. Höhenmaß nach Toleranz IT5.

**Verwendung:**

- **Als Anschläge in Maschinennuten.**
- **Als Parallel-Unterlagen in Spannvorrichtungen. Weitere Parallel-Unterlagen siehe Nr. 366400 – 366750.**

**Werkstoff:**

Stahl gehärtet.

**Technische Beschreibung**

T-Nuten-Nennmaß	28 mm
Länge	160 mm
Höhe	100 mm
Breite-Toleranz h7	-0,021 mm
Höhen-Toleranz paarweise IT5	0,015 mm
Typ	6350
Produktart	Parallel-Unterlagen

