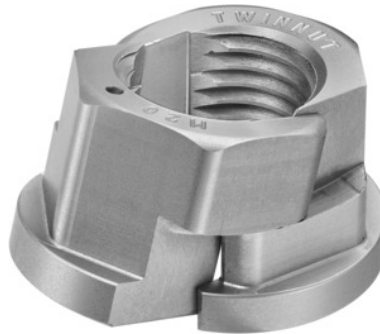


**TWINNUT Mutter, Gewinde: M20****Bestelldaten**

Bestellnummer	375392 M20
GTIN	4020772381899
Artikelklasse	35A

**Beschreibung****Ausführung:**

Teilbare Schraubenmutter für Schnellmontage-Anwendung. Haltevermögen wie Standardmutter mit Festigkeit 10.

Mutter **mit** Bund.

**Vorteil:**

Schnelle Überwindung von langen, korrodierten, bis 20° verbogene, oder beschädigte Gewindestangen.

**Technische Beschreibung**

Gewinde	M20
Gesamthöhe	26 mm
Typ	6333S
Produktart	Mutter

