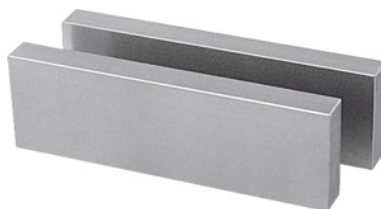


**Parallel-Anschläge-Paar, T-Nuten-Nennmaß: 12mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	375500 12
GTIN	4020772074289
Artikelklasse	35A

Beschreibung**Ausführung:**

Mit Minus-Toleranz h7 auf Maschinen-Nuten mit Toleranz H8 abgestimmt. Höhenmaß nach Toleranz IT5.

Verwendung:

- **Als Anschläge in Maschinennuten.**
- **Als Parallel-Unterlagen in Spannvorrichtungen. Weitere Parallel-Unterlagen siehe Nr. 366400 – 366750.**

Werkstoff:

Stahl gehärtet.

Technische Beschreibung

T-Nuten-Nennmaß	12 mm
Höhen-Toleranz paarweise IT5	0,011 mm
Länge	100 mm
Breite-Toleranz h7	-0,018 mm
Höhe	40 mm
Typ	6350
Produktart	Parallel-Unterlagen

