


Garant

NC-Hochdruckspanner Version LC, Typ: 125

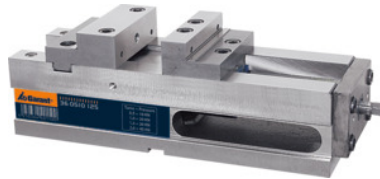

Bestelldaten

Bestellnummer	360510 125
GTIN	4250364401500
Artikelklasse	31F

Beschreibung

Ausführung:

- Geringe Baumaße; optimales Verhältnis Spannweite / Gesamtlänge. Spannkraft über 4 Ringmarkierungen optisch kontrollierbar. Maximaler Spanndruck durch integrierten Festanschlag reproduzierbar.
- Besonders steifer Grundkörper aus Sphäroguss, Ober- und Unterseite geschliffen; Paarungsgenauigkeit 0,02 mm.
- Inklusive Bohrungen 25H6 M10 für Nullpunktspannsysteme Stichmaß 200 mm.

Merkmal:

- Click-Schnellwechselsystem für Stufenleisten/-backen. Kurze Umrüstzeiten und hohe Flexibilität.
- Vollständig gekapselte und nitrierte Spindel (erhöhte Funktionssicherheit, optimierter Späneschutz, minimaler Reinigungsaufwand).

Verwendung:

Universelles Spannsystem für Bearbeitungszentren.

Lieferumfang:

Inklusive 2 Stufenbacken, 1 Handkurbel, 4 Spannpratzen und 1 Stiftschlüssel.

Sonderzubehör:

- Ausricht- und Fixiersatz siehe Nr. 360530.
- Werkstückanschlag und Ersatzkurbel siehe Nr. 360555; 352650 und 360800.
- Handkurbelverlängerung siehe Nr. 360850.
- Spannbacken siehe auch Nr. 361380 – 361770 und 362390 – 362600.
- Ersatz-Stufenbacken siehe Nr. 361400; 361420, bzw. 361295; 361296.
- Spannbolzen Nr. 360025.
- Backen-Schnellwechselsystem Nr. 362635 Gr. 2.

Hinweis:

- **Stufenleisten Click-System für randnahes Bohren und zum Spannen flacher Werkstücke siehe Nr.361950; 361960; 361970.**
- **Stufenbacken siehe Nr. 361400; 361420; 361295; 361296.**

Ausführung: Nullpunktspannsystem

Spannkraft bis maximal: 40 kN

Gewicht: 34 kg

Gesamtlänge L: 446 mm

Grundkörperlänge a: 398 mm

Spannbereich b: 0 - 182 mm

Grundkörperhöhe c –0,02: 100 mm

Technische Beschreibung

Spannkraft bis maximal	40 kN
Farbcode für passendes Zubehör	LC-GARANT
Typ	125
Gesamtlänge L	446 mm
Längsnut l H7	20 mm
Backenhöhe h	39,5 mm
m	180 mm
Grundkörperlänge a	398 mm
Quernut n H7	20 mm
Spannbereich d	131 - 313 mm
Grundkörperhöhe c –0,02	100 mm
t	144 mm
Gewicht	34 kg
r ±0,015	118 mm
Spannbereich b	0 - 182 mm
Ausführung	Nullpunktspannsystem
Produktart	Maschinenschraubstock

Zubehör

Ausricht- und Fixiersatz Tisch-T-Nutenmaß 18 mm	360530 18
Spannbacken-Paar, glatt für Backenbreite 125 mm	362420 125
Handkurbelverlängerung	360850
Spannbackenpaar mit Kreuzriffelung Stahl gehärtet für Typ 125	360525 125
Winkeltrieb für Typ 125-200	360570 125-200
Stufenleisten-Paar (Stufenseite) für Typ 125	361970 125
Rollen-Niederzugsbacken-Paar für Backenbreite 125 mm	362460 125
Weiche Backe-Paar Einsatzstahl 21MnCr5 für Typ 125	360520 125
Ausricht- und Fixiersatz Tisch-T-Nutenmaß 12 mm	360530 12
Stufenleisten-Paar Click-System, Stahl gehärtet für Typ 125	361960 125
Seiten- / Niederzug-Spannbacke für Backenbreite 125 mm	362645 125
Ausricht- und Fixiersatz Tisch-T-Nutenmaß 20 mm	360530 20
Grundbacke fix für Typ 125	361520 125
Stufenbacke mobil für Typ 125	360468 125
Ersatz-Federblätter-Paar für Backenbreite 125 mm	362620 125
Spannbacken-Paar mit abgesetzter Auflagefläche für Backenbreite 125 mm	362560 125
Adapterbacke mobil für Typ 125	361600 125
Winkeltrieb für Typ 125	360580 125
Ausricht- und Fixiersatz Tisch-T-Nutenmaß 22 mm	360530 22
Ersatzspindel Typ 125	360821 125
ZeroClamp Spannbolzen mit Innengewinde Typ 12M10	360025 12M10
Gewindeabstreifer-Set Typ 125	360822 125
Prismenbacken-Paar Stahl gehärtet für Typ 125	360540 125
Werkstückanschlag	360555
Spannbacken-Paar mit Längs- und Querrillen für Backenbreite 125 mm	362400 125
Ersatz-Kurbel für Typ 125/200	360800 125/200
Konsole für Typ 125XL	361230 125XL

Ausricht- und Fixiersatz Tisch-T-Nutenmaß 14 mm	360530 14
Adapterbacke fix für Typ 125	361620 125
Stufenleisten-Paar Click-System, Stahl gehärtet für Typ 125	361950 125
Grundbacken-Paar weich für Backenbreite 125 mm	362520 125
Grundbacke mobil für Typ 125	361500 125
Federblattbacken-Paar für Backenbreite 125 mm	362600 125
Prismenbacken-Paar für Backenbreite 125 mm	362500 125
Ausricht- und Fixiersatz Tisch-T-Nutenmaß 16 mm	360530 16
Backe mit Positionierstiften fest für Backenbreite 125 mm	362625 125
Pendelbacke mobil für Typ 125	361660 125
Abstreifer-Set Typ 125	360823 125
Stufenbacke fix für Typ 125	360469 125