


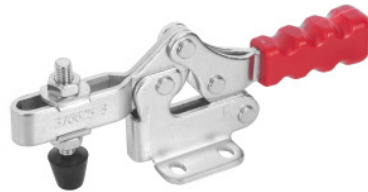

Waagrechtspanner mit waagrechtem Fuß, Typ: 1



Bestelldaten

Bestellnummer	376625 1
GTIN	4045197229915
Artikelklasse	32S

Beschreibung

Ausführung:

Verliersicherung für Andrückschrauben.

Mit waagrechtem Fuß zum Befestigen auf Montageplatten usw.

Verwendung:

Zum schnellen Spannen und Öffnen beim Fertigen von Serienteilen oder zum Einbau in Sonder-Spannvorrichtungen. Geeignet zum Spannen beim Bohren, Reiben, Schleifen, Biegen, Schweißen, Montieren usw.

Technische Beschreibung

Lochabstand f	19,7 mm
Lochabstand e	13,5 mm
ganze Höhe	38 mm
Haltekraft P1	460 N
Haltekraft P2	700 N
ganze Länge	105 mm
Bohrungs-Ø d	5,2 mm
Andrückschraube	M5×30 mm
Typ	376625 1

Spannhöhe H	18 mm
Produktart	Waagrechtspanner