




## Stufenbacke beschichtet, für T-Rex / Centro Gripp mobil, für Typ: 125

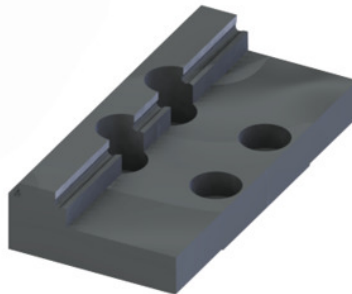

### Bestelldaten

Bestellnummer	361215 125
GTIN	4250364401449
Artikelklasse	34A

### Beschreibung

#### Verwendung:

Zum Spannen von parallel vorbearbeiteten Werkstücken.

#### Werkstoff:

Stahl gehärtet, **Spannflächen beschichtet** für hohe Reibwerte, **erhöhte Haltekraft um mindestens Faktor 1,5** (Vergleichshärte 80 HRC).

#### Passend für:

Bewegliche Backen für T-Rex Nr. 361202 und Centro Grip 361180.

### Technische Beschreibung

Spannweite S3	9 – 67 / 9 – 162 mm
Backenhöhe h	26 mm
Höhe h <sub>1</sub>	14 mm
Backenbreite b	124,4 mm
für Typ	125
Spannweite S4	48 – 114 / – mm
Spannweite S5	100 – 183 / 102 – 256 mm

passend zu Farbcode	T-Rex
passend zu Farbcode	Centro Gripp
Stufe s	5 mm
e	21 mm
Produktart	Schraubstock-Backen