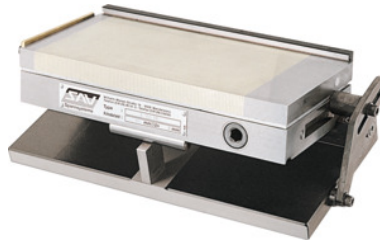


**Sinustisch mit Permanent-Magnetspannplatte, Polplattenlänge: 175mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	380700 175
GTIN	4045197310736
Artikelklasse	33S

Beschreibung**Ausführung:**

- **Haftstarkes Neodym-Magnetsystem.**
- **Mit Permanent-Magnetspannplatte Nr. 380500.**
- **Schwenkung um die Längsachse.**
- **Schwenkbereich 0 – 45°. Winkelgenauigkeit ± 5 s. Unterlegmaß bei 0° = 3 mm. Planparallelität $\pm 0,005 / 100$ mm.**
- **Mit Querpolteilung 0,5 mm Messing / 1,4 mm Stahl.**
- **Höchste Genauigkeit bei extrem flacher Bauweise.**

Verwendung:

Für Schleif- und Erodierarbeiten.

Lieferumfang:

Inklusive Holzkasten und Sinus-Umrechnungstabelle von Grad / Minuten in mm.

Technische Beschreibung

Grundplatte Länge	215 mm
Grundplatte Breite	115 mm
Breite	100 mm
Magnetfeldhöhe	6 mm
Nennhaftkraft	80 N/cm ²

Höhe bei 0°	77 mm
Gewicht	10 kg
Polplattenlänge	175 mm
Höhen-Toleranz	0 / -2 mm
Abnutzbarkeit der Polplatte	8 mm
Produktart	Magnet-Spannplatte