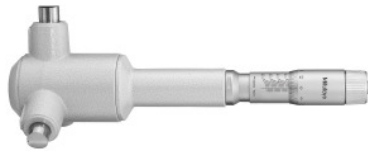


Mitutoyo**Innenmessschraube Holtest, Messbereich: 100-125mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|----------------|
| Bestellnummer | 429000 100-125 |
| GTIN | 4946368517773 |
| Artikelklasse | 44A |

Beschreibung**Ausführung:**

Nichtrostend, alle Ableseteile blendfrei verchromt. Messtrommel mit tiefschwarzer Skalierung und Gefühlsratsche.

Für Durchgangsbohrungen, Messflächen aus gehärtetem Stahl.

Sonderzubehör:

Verlängerungen Nr. 429010, Kontrollringe Nr. 484030.

Technische Beschreibung

| | |
|----------------------------|--------------|
| Messtiefe mit Verlängerung | 297 mm |
| Messbereich | 100 - 125 mm |
| Gesamtlänge | 249 mm |
| Standardmesstiefe | 147 mm |
| Maß a | 19,6 mm |
| Messtrommel-Ø | 23 mm |
| Fehlergrenze | 0,01 mm |
| Ablesung | 0,005 mm |
| Norm | Werksnorm |
| Messtrommel-Teilung | 1/50 mm |
| Messtechnik | analog |

| | |
|--------------|---------------------------|
| Verpackung | stabile Box |
| Kalibrierung | B6 |
| Produktart | 3-Punkt-Innenmessschraube |

Dienstleistungen

| | |
|---|------------|
| DAkKS-Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm | 022510 200 |
| Kalibrierung3-Punkt-Innenmessschraube maximaler Messbereich 200 mm | 022500 200 |

Zubehör

| | |
|--|--------------|
| EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 100 mm | 484030 100 |
| EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 125 mm | 484030 125 |
| EinstellringDIN 2250 C Nennmaß-Ø 110 mm | 484030 110 |
| Verlängerung für Innenmessschraube Typ 4/150 | 429010 4/150 |