


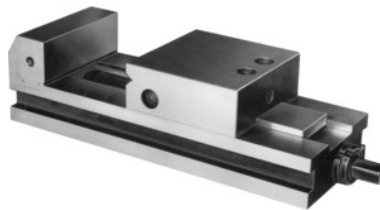

Schleif- und Kontrollschraubstock mit Spindel, Backenbreite A: 45mm



Bestelldaten

Bestellnummer	363550 45
GTIN	4045197313553
Artikelklasse	38F

Beschreibung

Ausführung:

· **Stahl gehärtet; allseitig präzisionsgeschliffen.**

Arbeitseinsatz auf 4 verschiedenen Seiten (Grund-, Stirn- und Seitenflächen).

Mit waagrecht **ingeschliffenem Prisma.**

Funktion:

Niederzugsystem – Die bewegliche Backe wird durch den auftretenden Spanndruck niedergezogen, das Abheben des Werkstückes oder Rattern bei der Bearbeitung ist ausgeschlossen.

Verwendung:

Zum **lehrengenauen Bearbeiten und Kontrollieren.**

Genauigkeit:

Innerhalb **0,003 mm** / 100 mm (Systemgenauigkeit).

Lieferumfang:

Inklusive Bedienkurbel.

Technische Beschreibung

maximaler Spannbereich b	65 mm
Gewicht	1,3 kg
Gesamtlänge a	150 mm
Backenbreite A	45 mm
Backenhöhe C	20 mm

Gesamtbreite B	45 mm
Produktart	Kontrollschraubstock