


Schleif- und Kontrollschraubstock mit Schnellverstellung, Backenbreite A: 70mm

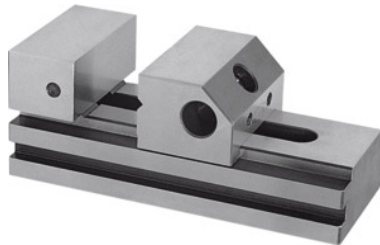

Bestelldaten

Bestellnummer	363230 70
GTIN	4045197295811
Artikelklasse	38F

Beschreibung

Ausführung:

Eingeschliffenes Prisma.

Ganz aus Stahl; durchgehärtet und **allseitig geschliffen** für 4-Seiten-Bearbeitung.

Mit Schnellverstellung (spindellos).

Verwendung:

Zum **lehrengenauen Bearbeiten und kontrollieren.**

Genauigkeit:

Innerhalb **0,005 mm** / 100 mm.

Lieferumfang:

Inklusive stabilem **Etui.**

maximaler Spannbereich b: 80 mm

Backenhöhe C: 30 mm

Gesamtlänge a: 160 mm

Gesamtbreite B: 70 mm

Grundkörperhöhe G: 62 mm

Gewicht: 3 kg

Technische Beschreibung

Gesamtlänge a	160 mm
maximaler Spannbereich b	80 mm

Grundkörperhöhe G	62 mm
Gewicht	3 kg
Backenbreite A	70 mm
Backenhöhe C	30 mm
Gesamtbreite B	70 mm
Produktart	Kontrollschraubstock

Zubehör

Ersatz-Spanneinheit komplett für Backenbreite A 70 mm	363235 70
---	-----------