




## Diamant-Nadelfeilen-Satz, 11-teilig, 140 mm, Körnung: D126µm

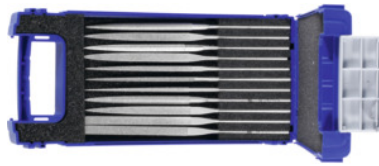

### Bestelldaten

Bestellnummer	529350 D126
GTIN	4007220017418
Artikelklasse	53B

### Beschreibung

#### Ausführung:

Die Rohlinge dieser Nadelfeilen sind aus Spezialstahl geschmiedet und geschliffen. Die Diamantfeilen werden gleichmäßig mit Diamantpulver einheitlicher Körnung bestreut und galvanisch fixiert. Gleichmäßiger Diamantbesatz und die Härte des Diamants gewährleisten beste Feilergebnisse. **Gesamte Feilenlänge = 140 mm**; Diamantbelaglänge = 70 mm; Schaft-Ø = 3 mm.

#### Verwendung:

Für maßgenaues Nacharbeiten von Schnitt-, Stanz- und Presswerkzeugen aus **gehärtetem Stahl** oder **Hartmetall**. Außerdem zur Bearbeitung von **Glas, Keramik** usw. Mit **wenig Druck** feilen, insbesondere an Kanten. Hoher Druck bringt keine bessere Feilleistung und schadet der Feile. Universalkörnung (Standardfeile)

#### Lieferumfang:

In Kunststoffbox.

**11-teilig**, je 1 Feile der Formen 1–11 (alle Formen), zusätzlich 1 Feile flachstumpf mit runden Kanten.

#### Sonderzubehör:

Ein **Schnellspannheft** zu diesen Feilen finden Sie unter Nr. 519700.

### Technische Beschreibung

Gesamtlänge	140 mm
Schleifmittel	Diamant
Schleifmittelkurzzeichen	D

Anzahl Einzelfeilen	11
Verpackung	Kunststoffbox
Produktart	Nadelfeile

## Anwenderdaten

	Eignung	V <sub>c</sub>	ISO-Code
Stahl < 1400 N/mm <sup>2</sup>	geeignet		
Stahl < 55 HRC	geeignet		
Stahl < 60 HRC	geeignet		
Stahl < 67 HRC	geeignet		
Hartmetall (HM)	geeignet		
INOX	geeignet		
Ti	geeignet		
GG(G)	geeignet		
Kunststoff, GFK	geeignet		
Stein	bedingt geeignet		

## Zubehör

Diamant-Nadelfeile, 140 mmKorn D126 (mittel) Universal Typ 8	529220 8
Diamant-Nadelfeile, 140 mmKorn D126 (mittel) Universal Typ 11	529220 11
Diamant-Nadelfeile, 140 mmKorn D126 (mittel) Universal Typ 3	529220 3
Diamant-Nadelfeile, 140 mmKorn D126 (mittel) Universal Typ 4	529220 4
Diamant-Nadelfeile, 140 mmKorn D126 (mittel) Universal Typ 2	529220 2
Diamant-Nadelfeile, 140 mmKorn D126 (mittel) Universal Typ 6	529220 6

Schnellspannheftfür Nadelfeilen Typ 3	519700 3
Diamant-Nadelfeile, 140 mmKorn D126 (mittel) Universal Typ 9	529220 9
Diamant-Nadelfeile, 140 mmKorn D126 (mittel) Universal Typ 1	529220 1
Diamant-Nadelfeile, 140 mmKorn D126 (mittel) Universal Typ 5	529220 5
Schnellspannheftfür Nadelfeilen Typ 2	519700 2
Diamant-Nadelfeile, 140 mmKorn D126 (mittel) Universal Typ 10	529220 10