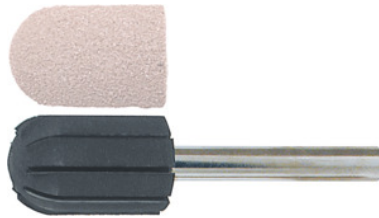


Garant**Schleifkappenträger, Kopf-Ø, Kopflänge, Form: 1626C****Bestelldaten**

Bestellnummer	553100 1626C
GTIN	4045197330598
Artikelklasse	51E

Beschreibung**Ausführung:**

Die nahtlos geformten Schleifkappen werden auf den Gummikörper geschoben und bei laufender Maschine durch die Zentrifugalkraft sicher gehalten. **Die Schleifkappen sind schnell und leicht auswechselbar** (Auf-/Abdrehen in Schlizrichtung).

Geschlitzter, elastischer Gummikörper mit Stahlschaft.

Verwendung:

Vorwiegend im Werkzeugbau für Finish-Arbeiten an schwer zugänglichen Stellen.

Passend für:

Schleifkappen Nr. 553035 – 553328.

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	30000 min ⁻¹
Kopf-Ø	16 mm
Schaft-Ø	6 mm
Kopflänge	26 mm
Produktart	Schleifkappenträger

