


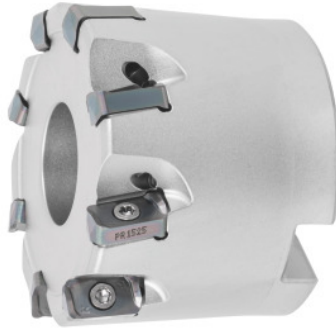

Hochvorschubfräser MFH mini mit Bohrung, für Wendeschneidplatten LOGU, Ø D / Anzahl Schneiden Z: 52/8mm



Bestelldaten

Bestellnummer	221965 52/8
GTIN	2050001929990
Artikelklasse	250

Technische Beschreibung

Schneiden-Ø D_c	52 mm
Aufnahmebohrungs-Ø	22 mm
Gesamtlänge L_{ges}	40 mm
Innenkühlung	ja
maximale Schnitttiefe $a_{p,max}$	1 mm
Wendeplattenschraube	229713 (8IP; 1,2 Nm)
passende Wendeschneidplatte	LOGU 0303..
Ø D_3	45 mm
Anzahl Schneiden Z	8
Bohrzirkularfräsen Ø D_{min}	97 mm
Bohrzirkularfräsen Ø D_{max}	102 mm

Rampinglänge L für α_{\max}	43,3 mm
Rampingwinkel α_{\max}	0,4 Grad
Einstellwinkel κ	15 Grad
Fz Helix	0,8
Schaftausführung	mit Bohrung
Fräsverwendung	Plungen
Fräsverwendung	Ramping
Fräsverwendung	Zirkularfräsen
Zerspanungsstrategie	HPC
Produktart	Kopierfräser

Zubehör

Spannschraube	229713
---------------	--------