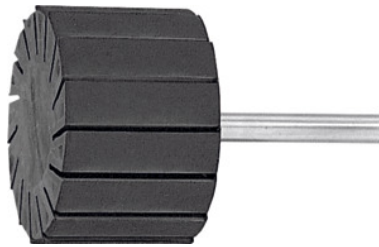


**Schleifhülenträger geschlitzt, Schaft-Ø 6 mm, Kopf-Ø×Kopflänge: 30X20mm****Bestelldaten**

| | |
|---------------|---------------|
| Bestellnummer | 553600 30X20 |
| GTIN | 4045197240194 |
| Artikelklasse | 52E |

Beschreibung**Ausführung:**

Geschlitzter, elastischer Gummikörper mit Stahlschaft. Überschliffene Mantelfläche für beste Rundlaufgenauigkeit.

Technische Beschreibung

| | |
|-------------------|-------------------------|
| minimale Drehzahl | 13000 min ⁻¹ |
| maximale Drehzahl | 19100 min ⁻¹ |
| Kopf-Ø | 30 mm |
| Kopflänge | 20 mm |
| Formbeschreibung | zylindrisch |
| Schaft-Ø | 6 mm |
| Trägermaterial | elastischer Gummikörper |
| Produktart | Schleifhülenträger |

