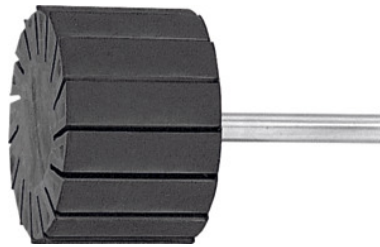


**Schleifhülenträger geschlitzt, Schaft-Ø 6 mm, Kopf-Ø×Kopflänge: 30X30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	553600 30X30
GTIN	4045197240200
Artikelklasse	52E

**Beschreibung****Ausführung:**

Geschlitzter, elastischer Gummikörper mit Stahlschaft. Überschliffene Mantelfläche für beste Rundlaufgenauigkeit.

**Technische Beschreibung**

minimale Drehzahl	13000 min <sup>-1</sup>
maximale Drehzahl	19100 min <sup>-1</sup>
Kopf-Ø	30 mm
Kopflänge	30 mm
Formbeschreibung	zylindrisch
Schaft-Ø	6 mm
Trägermaterial	elastischer Gummikörper
Produktart	Schleifhülenträger

