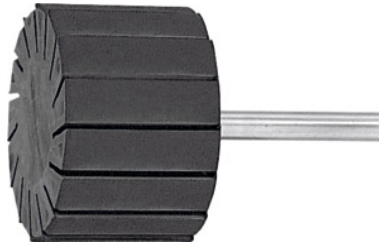


**Schleifhülenträger geschlitzt, Schaft-Ø 6 mm, Kopf-Ø×Kopflänge: 60X30mm****Bestelldaten**

Bestellnummer	553600 60X30
GTIN	4045197240224
Artikelklasse	52E

Beschreibung**Ausführung:**

Geschlitzter, elastischer Gummikörper mit Stahlschaft. Überschliffene Mantelfläche für beste Rundlaufgenauigkeit.

Technische Beschreibung

maximale Drehzahl	9500 min ⁻¹
minimale Drehzahl	6500 min ⁻¹
Kopf-Ø	60 mm
Kopflänge	30 mm
Formbeschreibung	zylindrisch
Schaft-Ø	6 mm
Trägermaterial	elastischer Gummikörper
Produktart	Schleifhülenträger

